

User Manual

Manual de Usuario

Manuel de l'Utilisateur

Customer Service  
US: 1-800-645-2986


Servicio de atención al Cliente  
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle  
Canada: 888-645-2986

# 24" AND 30" OUTDOOR PEDESTAL FAN



MODELS  
292448 / 292449

- 1** ATTACH POST (1) TO BASE (2)  
USING BOLT (H1) AND  
LOCK WASHER (H2)
- 2** ATTACH MOTOR (3)  
TO POST (1)
- 3** ATTACH BACK SHROUD (4)  
TO MOTOR (3)  
MAKE CERTAIN THAT THREADED  
HOLE ON RIM OF BACK SHROUD  
IS POINTED TOWARDS THE FLOOR.
- 4** ATTACH FAN BLADE (5)  
TO MOTOR SHAFT (3)
- 5** ATTACH FRONT SHROUD (6)  
TO BACK SHROUD (4)

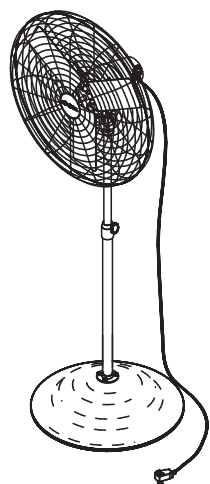

ALIGN HOLES IN THIS  
POSITION

Caution : Unplug Prior To Adjusting  
TO OSCILLATE

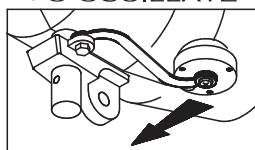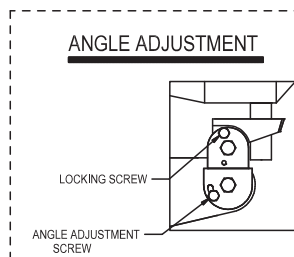


FIXED





OSCILLATE

Loosen screw clockwise and  
push toward arrow. Retighten

This Screw Is Reverse Thread  
Turn Clockwise (RIGHT) To Loosen

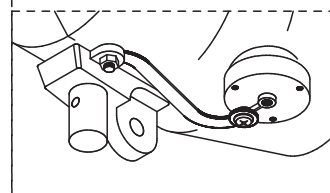


SPEED CONTROL

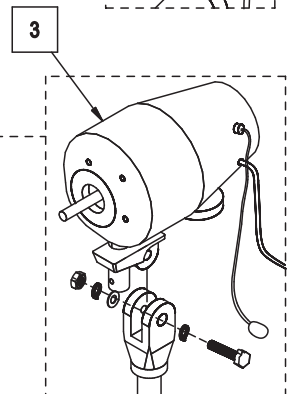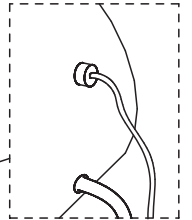

H1

H2

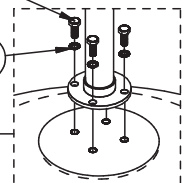

User Manual

Manual de Usuario

Manuel de l'Utilisateur

Customer Service  
US: 1-800-645-2986

Servicio de atención al Cliente  
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle  
Canada: 888-645-2986

# VENTILADOR DE PEDESTAL PARA EXTERIORES DE 24" Y 30"

MODELO  
292448 / 292449


**1** FIJE EL POSTE (1) A LA BASE (2)  
UTILIZANDO EL TORNILLO (H1) Y  
LA ARANDELA DE SEGURIDAD (H2).

**2** FIJE EL MOTOR (3) AL POSTE (1)

**3** FIJE LA REJILLA TRASERA (4) AL MOTOR (3)  
ASEGURESE DE QUE EL AGUJERO  
ROSCADO EN EL MARCO TRASERO  
ESTE EN LA PARTE INFERIOR

**4** FIJE LAS HÉLICES DEL VENTILADOR  
(5) AL EJE DEL MOTOR (3)


**5** FIJE LA REJILLA FRONTAL  
(6) A LA REJILLA TRASERA (4)

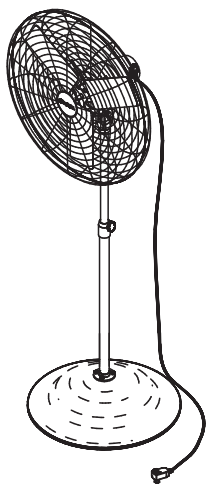

ALINEE LOS AGUJEROS  
EN ESTA POSICIÓN

Precaución: Desconecte el cable de alimentación antes de ajustar.

### PARA OSCILAR

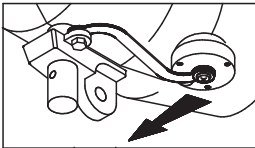


FIJO





OSCILANTE

Retire el tornillo y mueva la barra  
como la flecha indica. Reinserte  
el tornillo en la nueva posición.  
Este tornillo tiene roscado reverso.  
Gire en el sentido de las agujas  
del reloj para aflojar.

### AJUSTE DE ÁNGULO

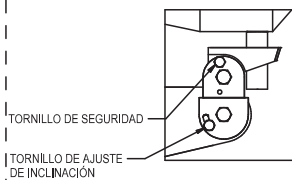

### CONTROL DE VELOCIDAD

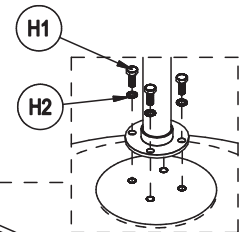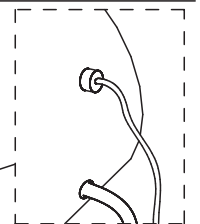

User Manual

Manual de Usuario

Manuel de l'Utilisateur

Customer Service  
US: 1-800-645-2986

Servicio de atención al Cliente  
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle  
Canada: 888-645-2986

# 24" ET 30" VENTILATEUR SUR PIED POUR L'EXTÉRIEUR

MODÈLE  
292448 / 292449



**1** attachez le poste (1) a la base (2)  
en utilisant verrou (H1) et  
rondelle de blocage (H2)

**2** Attachez moteur (3) au poste (1)

**3** Attachez arrière linceul (4) au moteur (3)  
assurez-vous que le trou enfilé sur le bord  
d'arrière linceul est orienté vers le haut

**4** Attachez la pale de ventilateur  
(5) a l'arbre du moteur (3)

**5** Attachez le linceul avant  
(6) au linceul dos (4)

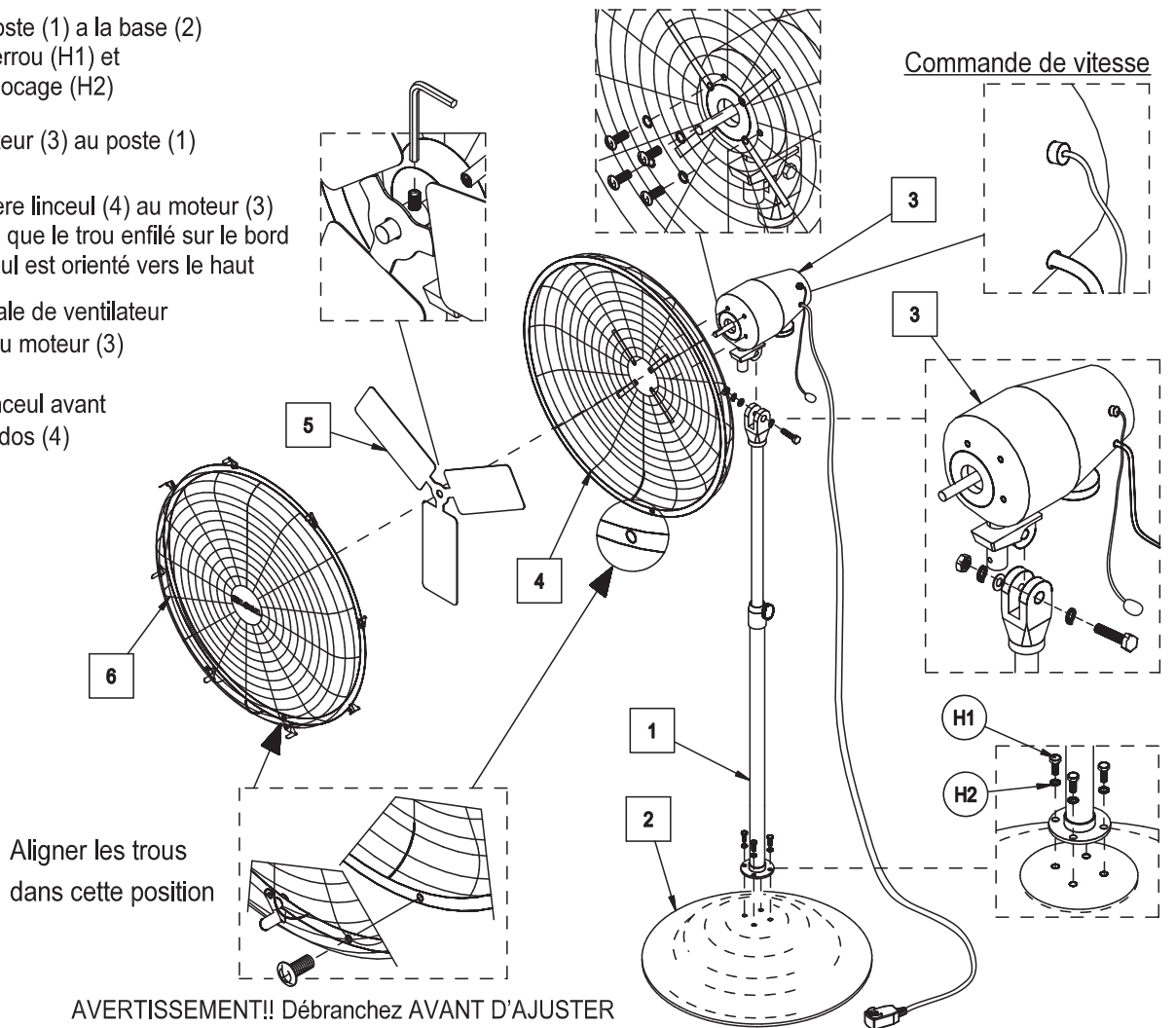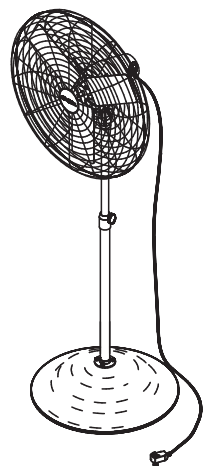


Commande de vitesse

Aligner les trous  
dans cette position

**AVERTISSEMENT!! Débranchez AVANT D'AJUSTER**

Comment l'osciller

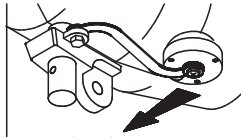


Fixer



osciller

Desserrez la vis dans le sens horaire  
et poussez vers la fleche. Resserrer  
Cette vis est filetage inverse  
Tournez dans le sens hoiraire (DROITE)  
pour desserrer.

Ajustement d'angle

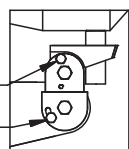

Vis de blocage

Vis de réglage  
d'angle